

Nuimkite lipnią juostelę,
prikljuokite ją prie
ECL Comfort
dangtelio vidinės pusės.

Danfoss

ECL COMFORT 100M
VI.7A.C1.21

Nuimkite lipnią juostelę,
prikljuokite ją prie
ECL Comfort
dangtelio vidinės pusės.

Danfoss


ECL COMFORT 100M
VI.7A.C1.21

ECL COMFORT 100M Trumpa instrukcija


ECL COMFORT 100M Trumpa instrukcija



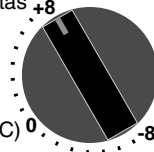


Temperatūros nustatymas

Šildymo kreivės perstūmimas
arba kambario temperatūra
(jeigu instaliuotas kambario
daviklis: ribos
12 - 28 °C
"0" atitinka 20°C)

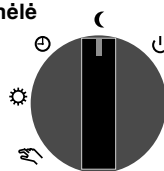


Režimo parinkimo rankenėlė

 


-  Rankinis valdymas
-  Komforto temperatūra
-  Automatinis
-  Sumažinta temperatūra
-  Ramybės režimas






Temperatūros nustatymas

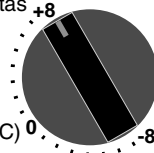Šildymo kreivės perstūmimas
arba kambario temperatūra
(jeigu instaliuotas kambario
daviklis: ribos
12 - 28 °C
"0" atitinka 20°C)

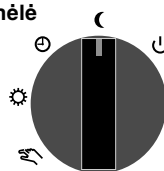


Režimo parinkimo rankenėlė

  

-  Rankinis valdymas
-  Komforto temperatūra
-  Automatinis
-  Sumažinta temperatūra
-  Ramybės režimas


Laikrodžio nustatymas

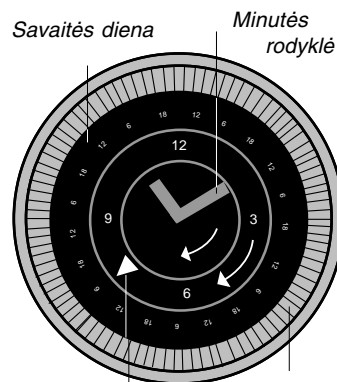

Balta rodyklė Jungikliai

Sukite minutės rodyklę,
nustatykite išoriniame apskritime
savaitės dieną ir valandą.
Įsidėmėkite!
Nesukite prieš laikrodžio rodyklę!

Laikrodžio nustatymas

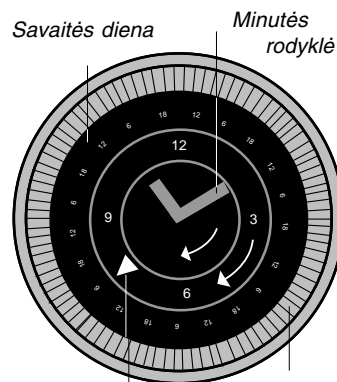

Balta rodyklė Jungikliai

Sukite minutės rodyklę,
nustatykite išoriniame apskritime
savaitės dieną ir valandą.
Įsidėmėkite!
Nesukite prieš laikrodžio rodyklę!

Savaitės plano nustatymas

Laikrodžio apskritime jūs rasite
septynias savaitės dienas su
vienos valandos padalomis.

Nuspręskite, kuriuo paros metu
jūs norėsite komforto, o kada
sumažintos temperatūros, ir tada
atitinkamai perstumkite jungiklius.
Komforto temperatūros režimui
nustatyti jungikliai pastumiami į
centrą, sumažintos temperatūros
režimui jie pastumiami į išorę.

Pastaba: Minimali laikotarpio
trukmė – 2 valandos.


Savaitės plano nustatymas

Laikrodžio apskritime jūs rasite
septynias savaitės dienas su
vienos valandos padalomis.

Nuspręskite, kuriuo paros metu
jūs norėsite komforto, o kada
sumažintos temperatūros, ir tada
atitinkamai perstumkite jungiklius.
Komforto temperatūros režimui
nustatyti jungikliai pastumiami į
centrą, sumažintos temperatūros
režimui jie pastumiami į išorę.

Pastaba: Minimali laikotarpio
trukmė – 2 valandos.


Maišymo reguliatorius

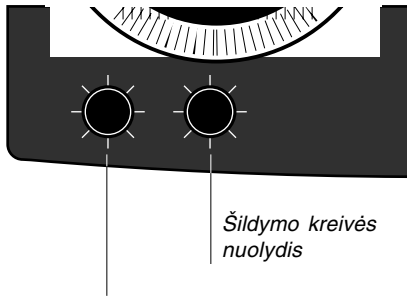

Temperatūros mažinimas

Nustatydami sumažintą temperatūrą, jūs galite pasirinkti, kiek laipsnių žemiau komforto temperatūros norėsite sumažinti tiekiamo srauto arba kambario temperatūrą.

Maišymo reguliatorius

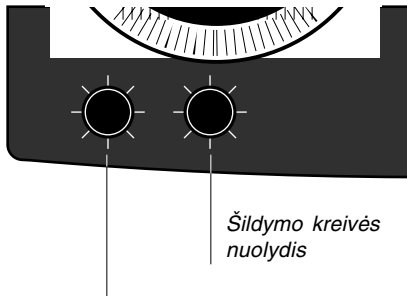

Temperatūros mažinimas

Nustatydami sumažintą temperatūrą, jūs galite pasirinkti, kiek laipsnių žemiau komforto temperatūros norėsite sumažinti tiekiamo srauto arba kambario temperatūrą.

Keiskite rezervinius elementus kas dveji metai


Norint užtikrinti laiko relės darbą, išjungus arba nutrūkus el. srovės tiekimui, naudojamas rezervinis elementas. Šie elementai paprastai nenaudojami, tačiau DANFOSS rekomenduoja juos keisti kas dveji metai. Naudokite šarminius AAA 1.5 V tipo elementus.

Instaliavimo data:

Pakeitimo data:

1	5
2	6
3	7
4	8

Elemento laikiklis

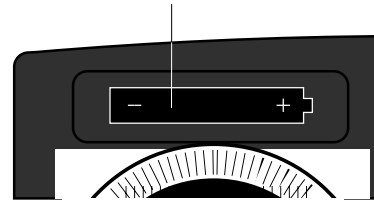

Keiskite rezervinius elementus kas dveji metai


Norint užtikrinti laiko relės darbą, išjungus arba nutrūkus el. srovės tiekimui, naudojamas rezervinis elementas. Šie elementai paprastai nenaudojami, tačiau DANFOSS rekomenduoja juos keisti kas dveji metai. Naudokite šarminius AAA 1.5 V tipo elementus.

Instaliavimo data:


Pakeitimo data:

1	5
2	6
3	7
4	8

Elemento laikiklis

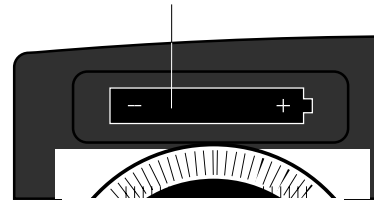


Šildymo kreivės nuolydis

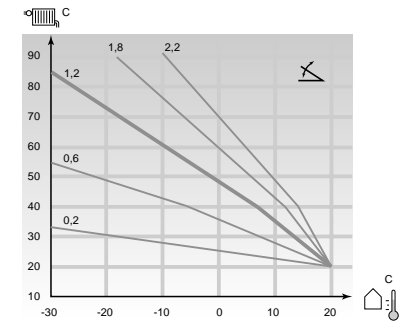

Jūs galite nustatyti šildymo kreivės nuolydį 0.2 – 2.2 dydžių ribose.

Pastaba: Gamykloje nustatytas nuolydis – 1.2.

Šildymo kreivės nuolydis

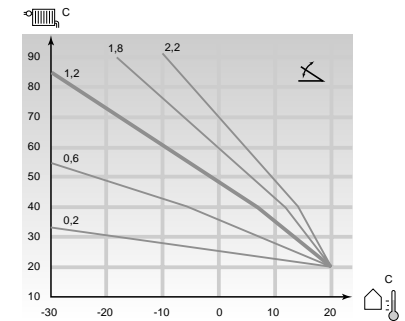

Jūs galite nustatyti šildymo kreivės nuolydį 0.2 – 2.2 dydžių ribose.

Pastaba: Gamykloje nustatytas nuolydis – 1.2.